

# Klemmenkästen

## ABS-Sortiment

### Großer Klemmenkästen | OABP

IP 66,67 | IK 06/07



**Beschreibung:**

ABS, halogenfrei-Klemmenkästen für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

**Material:**

ABS.

**Dichtung:**

Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

**Temperaturbeständigkeit:**

-40° bis +60° C.

**Entflammbarkeit:**

UL 94 HB.

**Schutzart:**

IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

**Oberfläche:**

RAL 7035.

**Zertifikate:**

CE, GOST.

**Lieferumfang:**

Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.



## IP 66,67 | IK 06/07


Mit grauem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Innentiefe (mm)	Artikelnr.
200	200	132	115	OABP202013GE
200	300	132	115	OABP203013GE
200	400	132	115	OABP204013GE
300	300	132	115	OABP303013GE
300	400	132	115	OABP304013GE
300	600	132	115	OABP306013GE
400	600	132	115	OABP406013GE

 



Mit transparentem Deckel



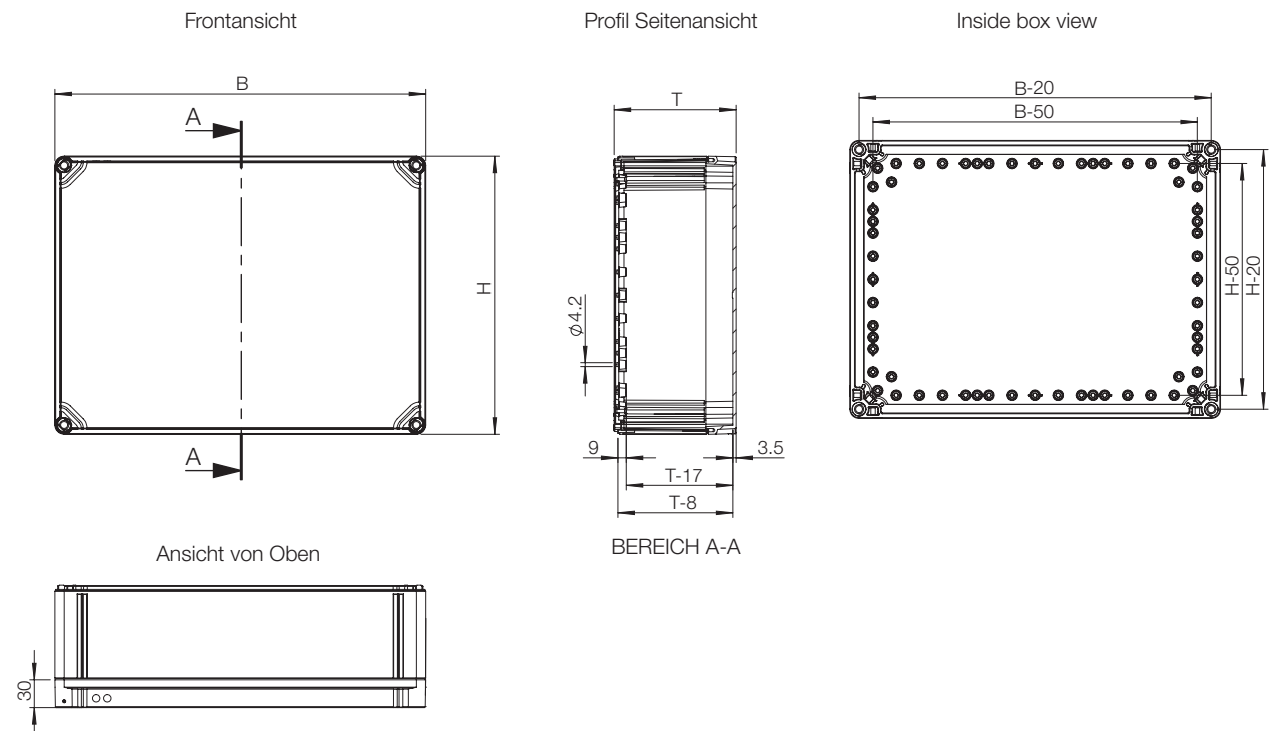

Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Innentiefe (mm)	Artikelnr.
200	200	132	115	OABP202013TE
200	300	132	115	OABP203013TE
200	400	132	115	OABP204013TE
300	300	132	115	OABP303013TE
300	400	132	115	OABP304013TE
300	600	132	115	OABP306013TE
400	600	132	115	OABP406013TE

## Übersicht Abmessungen | OABP



# Zubehörmatrix | OABP

							
Gehäuse				Montage			Befestigung
	H	B	T	Montageplatte	Tiefenverstellungssatz für Montageplatte	DIN-Schiene	Wandbefestigungslaschen
OABP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OABP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

							
Gehäuse				Abdeckung			Anreihung
	H	B	T	Scharniere	Blindstopfen	Flügelschraube	Aufsetzrahmen
OABP202013GE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013GE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013GE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013GE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013GE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013GE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013GE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OABP202013TE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013TE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013TE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013TE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013TE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013TE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013TE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE