

900-1500 mm

- Duschvorhangstange gerade aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen. Länge \pm 5 mm einstellbar.
- Rohraußendurchmesser 32 mm.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 20 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit sechs Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Duschvorhangstange gerade aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Oberfläche matt geschliffen; Länge \pm 5 mm einstellbar. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 20 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Länge mm

Artikel Nr. BF690

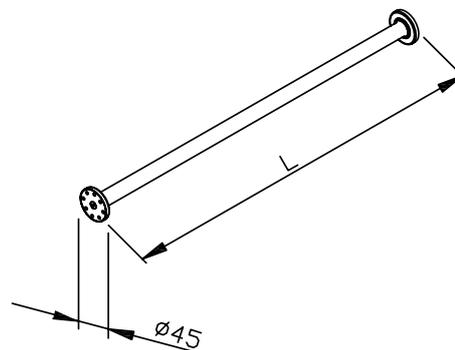

| Zubehör | Ident-Nr. |
|------------------------------------|-----------|
| Duschvorhangringe (10 Stück) BA044 | 600 044 |

| Lieferbare Oberfläche | Länge / Ident-Nr. | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| matt geschliffen | 690 900 | 691 000 | 691 200 | 691 500 |