


# HALFEN MONTAGETECHNIK


## System 36 für leichte Beanspruchung, Verbindungsteile

36er Profile

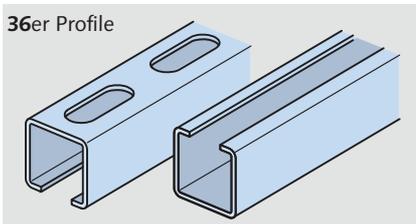

### Standard-Abmessungen [mm]:

Sonderangaben ausgenommen, beziehen sich die nachstehenden Abmessungen auf alle Verbindungsteile.

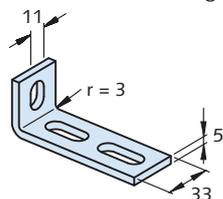

Alle Teilzeichnungen zeigen nur eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Das Anschrauben der Verbindungsteile an die Profile erfolgt mittels Halfenschraube Typ


- HS 38/17 - M 10 x 30 oder
  - HS 38/17 - M 12 x 30
- und Unterlegscheibe.

● = Standard ○ = auf Anfrage


Artikelbezeichnung fv = feuerverzinkt gv = galvan. verzinkt	Bestell-Nr.
HVT 36 - 1 -gv ○	0312.020-00001
HVT 36 - 2 -gv ○	0312.020-00002
HVT 36 - 3 -gv ○	0312.020-00003
HVT 36 - 4 -gv ○	0312.020-00004
HVT 36 - 5 -gv ○	0312.020-00005
HVT 36 - 6 -gv ○	0312.020-00006
HVT 36 - 7 -fv ○	0312.020-00007
HVT 36 - 8 -gv ○	0312.020-00008
HVT 36 - 9 -fv ○	0312.020-00009

Artikelbezeichnung A4 = Edelstahl A4	Bestell-Nr.
HVT 36 - 2 -A4 ○	0312.020-00010
HVT 36 - 7 -A4 ○	0312.020-00011


HVT - 36 Verbindungsteile System 36, passend zu 36er Profilen, Loch-Ø 11 mm

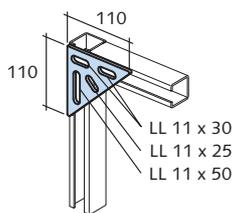


HVT 36 - 1

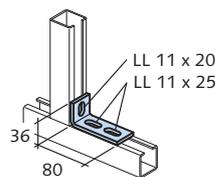


HVT 36 - 2

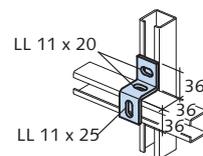


HVT 36 - 3

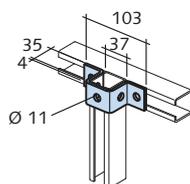


HVT 36 - 4

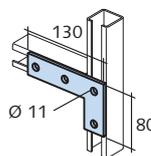


HVT 36 - 5

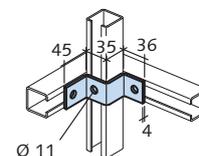


HVT 36 - 6

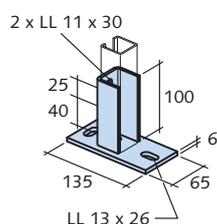

HVT 36 - 7

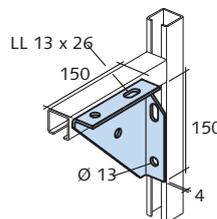

HVT 36 - 8

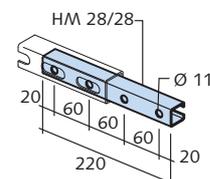

HVT 36 - 9 ①

① Das Verschrauben des Verbindungsteils erfolgt mittels Halfenschraube Typ HS 28/15 - M 10 x 25 und Unterlegscheibe M10 DIN 9021

Montageschienen, Schrauben

Zubehör

Statik

Tragkonstruktionen

Konsolen

Rohrschellen, Rohrlager

Hinweise, Arbeitshilfen