

Zubehör CS New Basicgehäuse

Betonsockel

für CS New Basicgehäuse

Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar. Gesamthöhe: ca. 1000 mm, Eingrabetiefe: ca. 700 mm.

Material:

- Leichtbeton

Oberfläche:


- Unbehandelt

Lieferumfang:

- 1 Grundplatte
- 2 Seitenteile
- 2 geteilte Sockelplatten
- Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau

Für Gehäuse		Best.-Nr.
Breite (B) mm	Tiefe (T) mm	
600	500	9765.082
800	500	9765.084
1200	500	9765.086

Lieferzeit auf Anfrage.

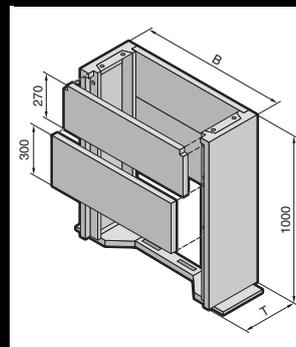

Montageplatten

für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Material:

- Aluminium, 3 mm


Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich

Für Gehäuse		F	G	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm			
600	1200	499	1096	9765.092
800	1200	699	1096	9765.095
1200	1200	1099	1096	9765.191

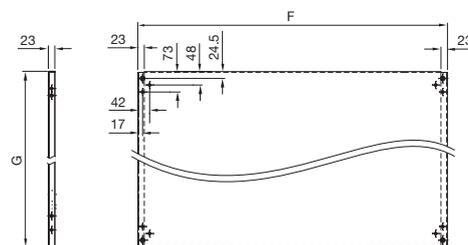

Profilschienen 19"

für CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19"-Komponenten im Outdoor-Gehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör.

Gehäusehöhe mm	HE	VE	Best.-Nr.
1200	24	2 St.	7688.000

! Zusätzlich wird benötigt:

Einbauwinkel, siehe Seite 9



Einbauwinkel

für Profilschienen 482,6 mm (19")

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Schränkbreite mm	Einbau (mittig)	VE	Best.-Nr.
600/1200	zöllig	2 St.	7696.000
800	zöllig/metrisch	2 St.	7698.000

